


# Přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání

Kód produktu 2CKA006512A0057

Typové číslo 2247 U

Řazení 6

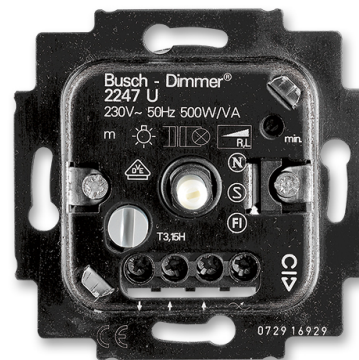

## POPIS

Nastavitelná minimální úroveň jasu.

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC, pro malonapětové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) transformátor.

Také pro některé kompaktní zářivky na 230 V AC se závitovou patičí (tzv. úsporné žárovky), které jsou výrobcem určeny pro stmívání (tzv. fázovou regulací se spouštěním na náběžné hraně).

Lze kombinovat s přepínačem řazení 6, popř. 6 a 7 (pomocí přepínačů lze svítidlo pouze spínat, ovládat jas není možné).

min. 20 W/V·A, max. 500 W/V·A, pro 230V nebo mn žárovky, 230 V AC  
(min. 5 W, max. 100 W pro stmívatelné kompaktní zářivky, 230 V AC)

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

Při použití vinutého transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 20 %.

Při teplotě okolí vyšší než 35 °C zatížitelnost klesá (cca o 3 % / °C).

Kryt může být osvětlen doutnavkou (doutnavka se objednává samostatně nebo je součástí dodávky krytu).