


# Přístroj stmívače pro otočné ovládání a spínání z minimální hodnoty jasu

**Kód produktu** 2CKA006514A0111

**Typové číslo** 2200 U-503

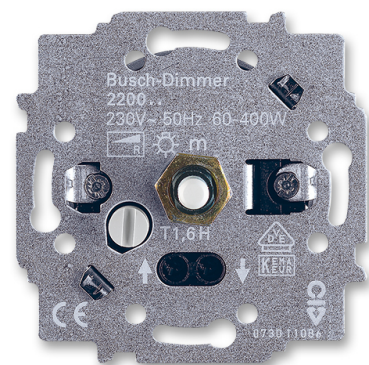

---

## POPIS

---

S maticí pro upevnění krytu.

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC.

Také pro některé kompaktní zářivky na 230 V AC se závitovou patičí (tzv. úsporné žárovky), které jsou výrobcem určeny pro stmívání (tzv. fázovou regulací se spouštěním na náběžné hraně).

min. 60 W, max. 400 W pro vakuové a halogenové žárovky, 230 V AC

min. 10 W, max. 80 W pro stmívatelné kompaktní zářivky, 230 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

Při teplotě okolí vyšší než 35 °C zatížitelnost klesá (cca o 3 % / °C).

Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.