


# Terminál zabezpečovací, řadový

**Kód produktu** 2CDG110110R0011

**Typové číslo** MT/S 8.12.2M

**Varianta** 8násobný, terminál 12 V DC

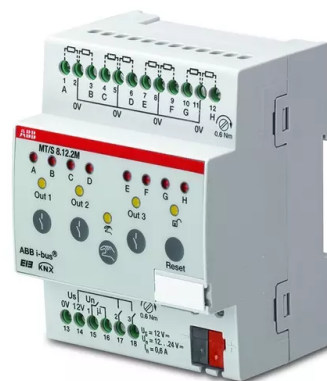

## POPIS

8 vstupů pro připojení pasivních snímačů (např. pohybových detektorů, magnetických kontaktů nebo snímačů otřesů skla apod.) k instalaci ABB i-bus® KNX.

Nutný vnější napájecí zdroj 12 V (např. NT/S 12/1600).

Indikace stavu vstupů: 8 LED

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí

Indikace pomocí LED.

Jmenovité napětí: 12 V ±1,6 V

Délka vedení je omezena jeho odporem (nejvýše 200 Ohm)

Ukončovací rezistor 2,7 kOhm

Výstupy: 1 plovoucí reléový výstup, 2 zapínací kontakty

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v x š x h): 90 x 72 x 64 mm

Vestavná hloubka 68 mm

Šířka: 4 M

Upevnění na lištu šíře 35 mm.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

1 M = cca 18 mm

## DALŠÍ VARIANTY

**Varianta**

**Kód produktu**



4násobný,  
terminál 12 V DC

2CDG110109R0011