


Přístroj termostatu prostorového, s tepelnou zpětnou vazbou

Kód produktu 2CKA001032A0514

Typové číslo 1095 U-500

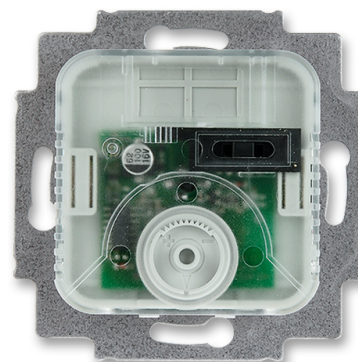

POPIS

Vstup pro časově řízené snížení teploty, přepínač režimu (Zap, Vyp,
Snížení teploty – je indikováno kontrolkou)
Nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C (orientační stupnice s čísly 1 až 6)
Spínací teplotní diference: $\pm 0,4$ K
Snížení teploty (teplotní útlum): cca o 4 K z nastavené hodnoty
Kontakt relé rozezne při dosažení nastavené teploty.
10 A (4 A), 250 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Hodnota proudu v závorkách platí pro induktivní zátěž.