


Přístroj termostatu prostorového, s otočným ovládáním

Kód produktu 2CKA001032A0528

Typové číslo 1097 U-101-500

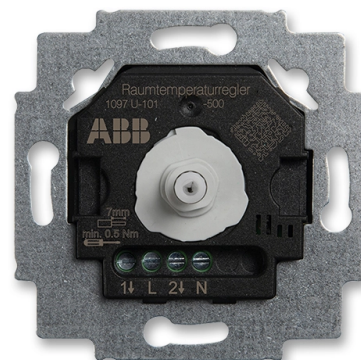

POPIS

Nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C

Spínací teplotní diference: $\pm 0,5$ K

Výstup: přepínací reléový kontakt (není bezpotenciálový)

Ztrátový výkon: max. 0,15 W

Vestavná hloubka: 25 mm

10 A / 5 A (4 A / 2 A pro indukční zátěž), 230 V AC