


# Termostat univerzální otočný (ovládací jednotka)

**Kód produktu** 3292H-A10101 01

**Design** Levit®

**Varianta** bílá / ledová bílá

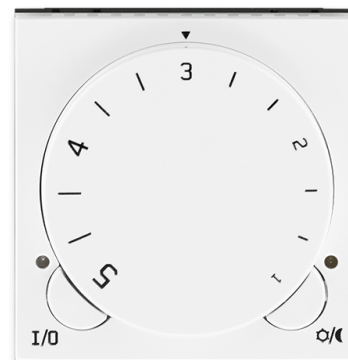

## POPIS

Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).

Volitelná funkce prostorového, nebo podlahového termostatu.

Lineární nastavení teploty.

Indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED.

Tlačítka pro zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED).

Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C

### Prostorový termostat s tepelnou zpětnou vazbou:

Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C (orientační stupnice)

Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K

Hystereze: cca ±0,25 K

### Podlahový termostat:

Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C (orientační stupnice)

Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K

Hystereze: cca ±0,5 K.

Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky) a přemístit vnitřní propojku podle návodu.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá / bílá	3292H-A10101 03
 šedá / bílá	3292H-A10101 16
 slonová kost / bílá	3292H-A10101 17
 macchiato / bílá	3292H-A10101 18
 bílá / kouřová černá	3292H-A10101 62
 žlutá / kouřová černá	3292H-A10101 64
 červená / kouřová černá	3292H-A10101 65
 oranžová / kouřová černá	3292H-A10101 66
 zelená / kouřová černá	3292H-A10101 67