


# Termostat univerzální otočný (ovládací jednotka)

**Kód produktu** 3292H-A10101 64

**Design** Levit®

**Varianta** žlutá / kouřová černá

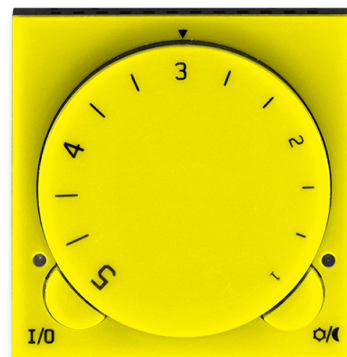

## POPIS

Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).  
 Volitelná funkce prostorového, nebo podlahového termostatu.  
 Lineární nastavení teploty.  
 Indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED.  
 Tlačítka pro zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED).  
 Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C

### Prostorový termostat s tepelnou zpětnou vazbou:

Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C (orientační stupnice)  
 Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K  
 Hystereze: cca ±0,25 K

### Podlahový termostat:

Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C (orientační stupnice)  
 Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K  
 Hystereze: cca ±0,5 K.  
 Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky) a přemístit vnitřní propojku podle návodu.

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta   | Kód produktu    |
|--|-----------------|
|  bílá / ledová bílá         | 3292H-A10101 01 |
|  bílá / bílá                | 3292H-A10101 03 |
|  šedá / bílá              | 3292H-A10101 16 |
|  slonová kost / bílá      | 3292H-A10101 17 |
|  macchiato / bílá         | 3292H-A10101 18 |
|  bílá / kouřová černá     | 3292H-A10101 62 |
|  červená / kouřová černá  | 3292H-A10101 65 |
|  oranžová / kouřová černá | 3292H-A10101 66 |
|  zelená / kouřová černá   | 3292H-A10101 67 |