


# Termostat univerzální otočný (ovládací jednotka)

**Kód produktu** 3292H-A10101 64

**Design** Levit®

**Varianta** žlutá / kouřová černá

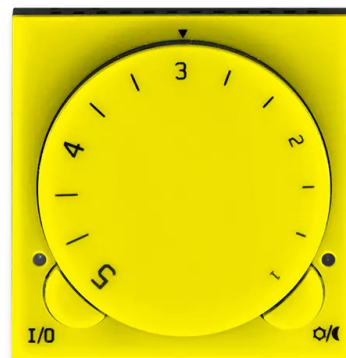

## POPIS

Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).

Volitelná funkce prostorového, nebo podlahového termostatu.

Lineární nastavení teploty.

Indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED.

Tlačítka pro zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED).

Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C

Prostorový termostat s tepelnou zpětnou vazbou:

Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C (orientační stupnice)

Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K

Hystereze: cca ±0,25 K

Podlahový termostat:

Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C (orientační stupnice)

Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K

Hystereze: cca ±0,5 K.

Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky) a přemístit vnitřní propojku podle návodu.

## DALŠÍ VARIANTY

**Varianta**

**Kód produktu**



bílá / ledová bílá

3292H-A10101 01



bílá / bílá

3292H-A10101 03



šedá / bílá

3292H-A10101 16



slonová kost / bílá

3292H-A10101 17



macchiato / bílá

3292H-A10101 18



bílá / kouřová černá

3292H-A10101 62



červená / kouřová černá

3292H-A10101 65



oranžová / kouřová černá

3292H-A10101 66



zelená / kouřová černá

3292H-A10101 67