


Termostat univerzální otočný (ovládací jednotka)

Kód produktu 3292M-A10101 42

Design Neo®

Varianta bílá / ledová zelená

Status Výběh

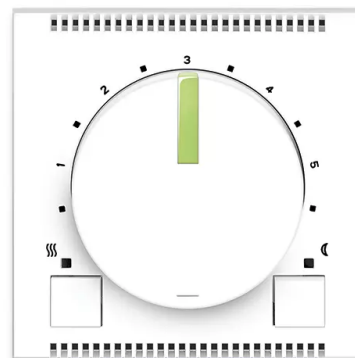

POPIS






Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).
Volitelná funkce prostorového, nebo podlahového termostatu. Lineární nastavení teploty. Indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED).
Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C

Prostorový termostat s tepelnou zpětnou vazbou:
Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C (orientační stupnice)
Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K
Hystereze: cca ±0,25 K

Podlahový termostat:
Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C (orientační stupnice)
Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K
Hystereze: cca ±0,5 K.

Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky) a přemístit vnitřní propojku podle návodu.

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|---|-----------------|
|  bílá / ledová bílá | 3292M-A10101 01 |
|  bílá / ledová modrá | 3292M-A10101 41 |
|  bílá / ledová oranžová | 3292M-A10101 43 |
|  bílá / ledová šedá | 3292M-A10101 44 |
|  grafitová / ledová bílá | 3292M-A10101 61 |