


Termostat univerzální otočný (ovládací jednotka)

Kód produktu 3292M-A10101 61

Design Neo®

Varianta grafitová / ledová bílá

Status Výběh

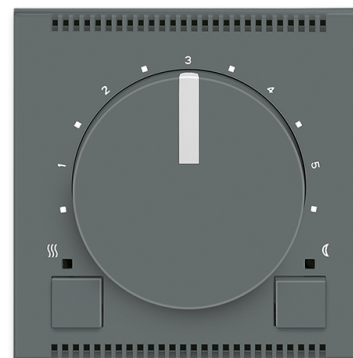

POPIS

Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).
Volitelná funkce prostorového, nebo podlahového termostatu. Lineární nastavení teploty. Indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED).
Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C

Prostorový termostat s tepelnou zpětnou vazbou:

Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C (orientační stupnice)

Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K

Hystereze: cca ±0,25 K

Podlahový termostat:

Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C (orientační stupnice)

Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K

Hystereze: cca ±0,5 K.

Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky) a přemístit vnitřní propojku podle návodu.

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	bílá / ledová bílá	3292M-A10101 01
	bílá / ledová modrá	3292M-A10101 41
	bílá / ledová zelená	3292M-A10101 42
	bílá / ledová oranžová	3292M-A10101 43
	bílá / ledová šedá	3292M-A10101 44