


Termostat univerzální otočný (ovládací jednotka)

Kód produktu 3292E-A10101 08

Design Time®, Time® Arbo

Varianta titanová

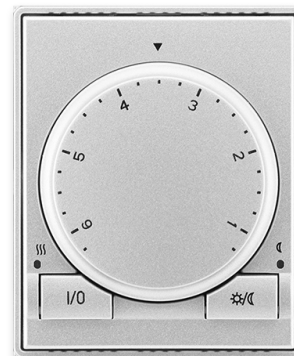

POPIS

Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).
 Volitelná funkce prostorového, nebo podlahového termostatu. Lineární nastavení teploty. Indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED).
 Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C

Prostorový termostat s tepelnou zpětnou vazbou:
 Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C (orientační stupnice)
 Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K
 Hystereze: cca ±0,25 K

Podlahový termostat:
 Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C (orientační stupnice)
 Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K
 Hystereze: cca ±0,5 K.

Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky) a přemístit vnitřní propojku podle návodu.

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  bílá / ledová bílá | 3292E-A10101 01 |
|  bílá / bílá | 3292E-A10101 03 |
|  starostříbrná | 3292E-A10101 32 |
|  šampaňská | 3292E-A10101 33 |
|  antracitová | 3292E-A10101 34 |
|  ocelová | 3292E-A10101 36 |