


Termostat univerzální otočný (ovládací jednotka)

Kód produktu 3292E-A10101 36

Design Time®, Time® Arbo

Varianta ocelová

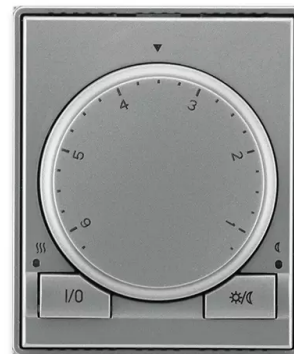

POPIS

Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).

Volitelná funkce prostorového, nebo podlahového termostatu. Lineární nastavení teploty. Indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED). Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C

Prostorový termostat s tepelnou zpětnou vazbou:

Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C (orientační stupnice)

Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K

Hystereze: cca ±0,25 K

Podlahový termostat:

Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C (orientační stupnice)

Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K

Hystereze: cca ±0,5 K.

Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky) a přemístit vnitřní propojku podle návodu.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
Bílá / Ledová Bílá	3292E-A10101 01
Bílá / Bílá	3292E-A10101 03
Titanová	3292E-A10101 08
Starostříbrná	3292E-A10101 32
Šampaňská	3292E-A10101 33
Antracitová	3292E-A10101 34