


Termostat univerzální programovatelný (ovládací jednotka)

Kód produktu 3292H-A10301 03

Design Levit®

Varianta bílá / bílá

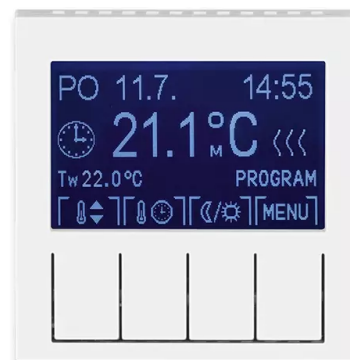

POPIS

Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).

Volitelná funkce prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu.

Nastavitelné teploty: 0 °C až +50 °C

Provozní režimy: manuální, automatický (1 základní nebo 3 rozšířené časové programy), dovolená

Základní program: volba ze 2 přednastavených teplot - komfortní a útlumové

Rozšířený program: navíc možnost libovolně nastavitelné teploty

Časový program: max. 70 časových značek s rozlišením 5 minut, pro jednotlivé dny v týdnu nebo Po-Pá, So-Ne, Po-Ne.

Další funkce: softwarové vypnutí, volba topení nebo chlazení, jas a kontrast displeje, zámek tlačítek, volba teplotního snímače, minimální a maximální limitní teplota, vnější ovládání kontaktem, adaptivní regulace, funkce předvídání, omezení nastavitelných teplot, počítadlo provozních hodin, protimrazová ochrana, ochrana ventilů, inverze funkce výstupu, automatický přechod zimní/letní čas, volba jazyka (CZ, EN, RUS)

Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li články)

Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C

Snímač teploty pro podlahové vytápění: 3292U-A90100 (není v dodávce)

Displej svítí pouze při napájení z 230 V. Jestliže se pro elektrické vytápění využívá dvoutarifový režim řízený signálem HDO, doporučuje se zajistit trvalé napájení spínací jednotky, aby při odpojení napájení nezhasínal displej ovládací jednotky.

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  bílá / ledová bílá | 3292H-A10301 01 |
|  šedá / bílá | 3292H-A10301 16 |
|  slonová kost / bílá | 3292H-A10301 17 |
|  macchiato / bílá | 3292H-A10301 18 |
|  bílá / kouřová černá | 3292H-A10301 62 |
|  žlutá / kouřová černá | 3292H-A10301 64 |
|  červená / kouřová černá | 3292H-A10301 65 |
|  oranžová / kouřová černá | 3292H-A10301 66 |
|  zelená / kouřová černá | 3292H-A10301 67 |