


Termostat univerzální programovatelný (ovládací jednotka)

Kód produktu 3292H-A10301 18

Design Levit®

Varianta macchiato / bílá

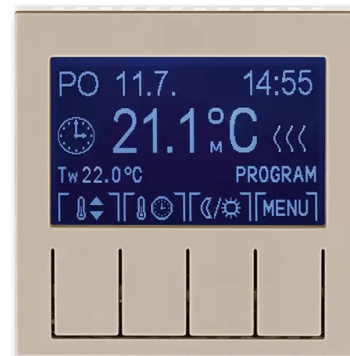

POPIS

Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).

Volitelná funkce prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu.

Nastavitelné teploty: 0 °C až +50 °C

Provozní režimy: manuální, automatický (1 základní nebo 3 rozšířené časové programy), dovolená

Základní program: volba ze 2 přednastavených teplot - komfortní a útlumové

Rozšířený program: navíc možnost libovolně nastavitelné teploty

Časový program: max. 70 časových značek s rozlišením 5 minut, pro jednotlivé dny v týdnu nebo Po-Pá, So-Ne, Po-Ne.

Další funkce: softwarové vypnutí, volba topení nebo chlazení, jas a kontrast displeje, zámek tlačítek, volba teplotního snímače, minimální a maximální limitní teplota, vnější ovládání kontaktem, adaptivní regulace, funkce předvídání, omezení nastavitelných teplot, počítadlo provozních hodin, protimrazová ochrana, ochrana ventilů, inverze funkce výstupu, automatický přechod zimní/letní čas, volba jazyka (CZ, EN, RUS)

Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li články)

Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C

Snímač teploty pro podlahové vytápění: 3292U-A90100 (není v dodávce)

Displej svítí pouze při napájení z 230 V. Jestliže se pro elektrické vytápění využívá dvoutarifový režim řízený signálem HDO, doporučuje se zajistit trvalé napájení spínací jednotky, aby při odpojení napájení nezhasínal displej ovládací jednotky.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
Bílá / Ledová Bílá	3292H-A10301 01
Bílá / Bílá	3292H-A10301 03
Šedá / Bílá	3292H-A10301 16
Slonová Kost / Bílá	3292H-A10301 17
Bílá / Kouřová Černá	3292H-A10301 62
Žlutá / Kouřová Černá	3292H-A10301 64
Červená / Kouřová Černá	3292H-A10301 65
Oranžová / Kouřová Černá	3292H-A10301 66
Zelená / Kouřová Černá	3292H-A10301 67