


Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu s krátkocestným ovladačem, nástěnný

Kód produktu 3299A-A11908 H

Design Tango®

Varianta hnědá

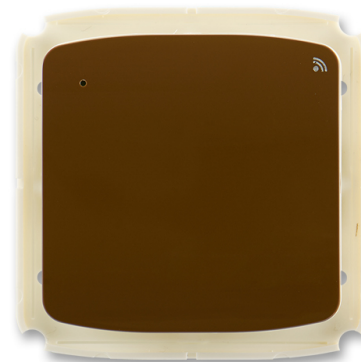

POPIS

Při stisknutí celého hmatníku, hran nebo jednotlivých rohů se vyšle odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat několik přijímačů).

Napájení: Li článek 3 V, typ CR 2450 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 4

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčků nebo vrutů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|---|-----------------|
|  bílá | 3299A-A11908 B |
|  slonová kost | 3299A-A11908 C |
|  šedá | 3299A-A11908 S |
|  béžová | 3299A-A11908 D |
|  černá | 3299A-A11908 N |
|  kouřová šedá | 3299A-A11908 S2 |
|  vřesová červená | 3299A-A11908 R2 |