


# Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný

**Kód produktu** 3299M-A11908 61

**Design** Neo®

**Varianta** grafitová / ledová bílá

**Status** Výběh

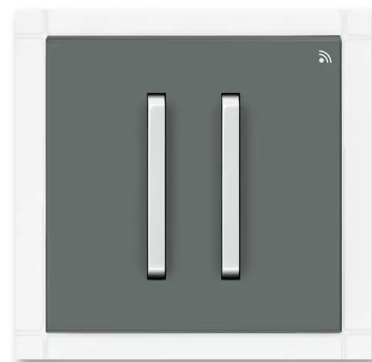

## POPIS

Při stisknutí jednotlivých částí tlačítka se vyšle odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat dva nebo až čtyři přijímače).

Napájení: Li baterie 3 V, typ CR 2430 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 4

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s





Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a příp. pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčků nebo vrutů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	bílá / ledová bílá	3299M-A11908 01
	bílá / ledová modrá	3299M-A11908 41
	bílá / ledová zelená	3299M-A11908 42
	bílá / ledová oranžová	3299M-A11908 43
	bílá / ledová šedá	3299M-A11908 44