


# Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný

**Kód produktu** 3299M-A11908 74

**Design** Neo® Tech

**Varianta** onyx / titanová

**Status** Výběh

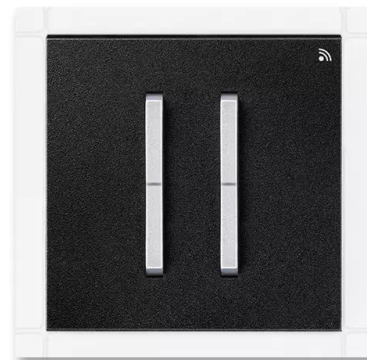

## POPIS

Při stisknutí jednotlivých částí tlačítka se vyšle odlišný kód ( lze tak nezávisle ovládat dva nebo až čtyři přijímače).

Napájení: Li baterie 3 V, typ CR 2430 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 4

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a příp. pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčků nebo vrutů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Titanová / Onyx	3299M-A11908 72
 Ocelová / Teracotta	3299M-A11908 71
 Ocelová / Titanová	3299M-A11908 73