


# Vysílač RF jednonásobný, nástěnný

**Kód produktu** 3299M-A21908 43

**Design** Neo®

**Varianta** bílá / ledová oranžová

**Status** Výběh

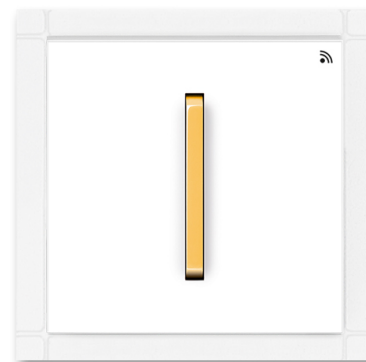

## POPIS

Při stisknutí jednotlivých částí tlačítka se vyše odlišný kód (lze tak nezávisle jeden nebo dva přijímače).

Napájení: Li baterie 3 V, typ CR 2430 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 2

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s






Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a příp. pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčků nebo vrutů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta  | Kód produktu    |
|---|-----------------|
|  bílá / ledová bílá        | 3299M-A21908 01 |
|  bílá / ledová modrá      | 3299M-A21908 41 |
|  bílá / ledová zelená    | 3299M-A21908 42 |
|  bílá / ledová šedá      | 3299M-A21908 44 |
|  grafitová / ledová bílá | 3299M-A21908 61 |