


Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojtlačítkový, nástěnný

Kód produktu 3299E-A21908 03

Design Element®, Time®

Varianta bílá / bílá

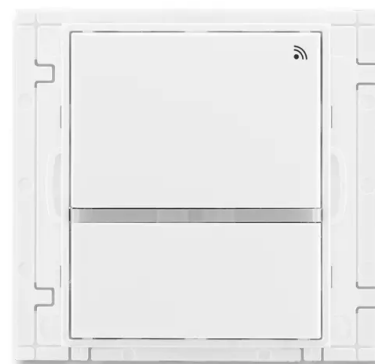

POPIS

Při stisknutí jednotlivých částí hmatníku se vyše odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat jeden nebo dva přijímače).

Napájení: Li článek 3 V, typ CR 2430 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 2

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s



Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčů nebo vrtů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá / ledová bílá	3299E-A21908 01
 bílá / ledová šedá	3299E-A21908 04