


# Vysílač vlhkosti, nástěnný

**Kód produktu** 3299E-A07908 03

**Design** Element®, Time®

**Varianta** bílá / bílá

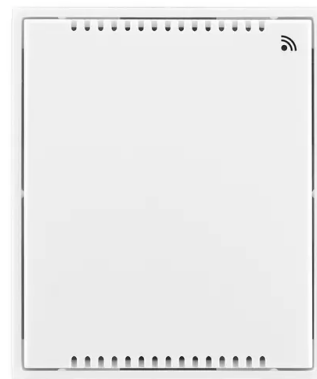

## POPIS

Napájení: 2x alkalický článek 1,5 V, typ LR03 (AAA) – součást dodávky

Provozní kmitočet: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Počet ovládaných kanálů: 1

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Pro dvojstavové řízení vlhkosti na předem nastavenou hodnotu.

Neumísťovat na kovovou podložku.

Interval měření: 1 minuta



Interval vysílání: 10 minut max.

Přesnost měření vlhkosti:

±3 % v rozsahu 20 až 80 % RH

±7 % v rozsahu 0 až 20 % RH a 80 až 100 % RH

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta   | Kód produktu    |
|--|-----------------|
|  Bílá / Ledová<br>Bílá  | 3299E-A07908 01 |
|  Bílá / Ledová<br>Šedá | 3299E-A07908 04 |