


# Vysílač vlhkosti, nástěnný

**Kód produktu** 3299E-A07908 34

**Design** Time®, Time® Arbo

**Varianta** antracitová

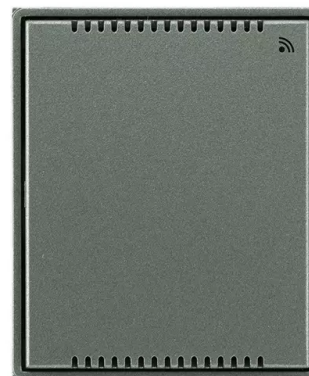

## POPIS

Napájení: 2x alkalický článek 1,5 V, typ LR03 (AAA) – součást dodávky

Provozní kmitočet: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Počet ovládaných kanálů: 1

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Pro dvojstavové řízení vlhkosti na předem nastavenou hodnotu.

Neumísťovat na kovovou podložku.

Interval měření: 1 minuta







Interval vysílání: 10 minut max.

Přesnost měření vlhkosti:

±3 % v rozsahu 20 až 80 % RH

±7 % v rozsahu 0 až 20 % RH a 80 až 100 % RH

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá / Ledová Bílá	3299E-A07908 01
 Bílá / Bílá	3299E-A07908 03
 Titanová	3299E-A07908 08
 Starostříbrná	3299E-A07908 32
 Šampaňská	3299E-A07908 33
 Ocelová	3299E-A07908 36