

Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkem, s clonkami


Kód produktu 5519H-A02557 63

Design Levit®M

Řazení 2P+PE

Varianta onyx

Status Výběh

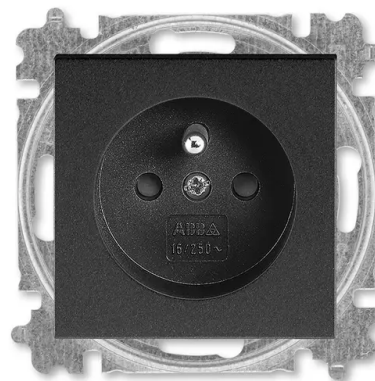

POPIS

Stupeň krytí: IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

V případě samostatné instalace přístroje je nutné použít rámeček s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).

V případě instalace přístroje do vícenásobných kombinací je nutné použít standardní rámeček odpovídající násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podle pozice přístroje v rámečku je třeba použít ještě krajní nebo střední kryt rámečku s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).

K dispozici je též dvojnásobný rámeček s otvory 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	ocelová	5519H-A02557 69
	titanová	5519H-A02557 70
	perleťová	5519H-A02557 68