

# Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkem, s clonkami


**Kód produktu** 5519H-A02557 68

**Design** Levit®M

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** perleťová

**Status** Výběh

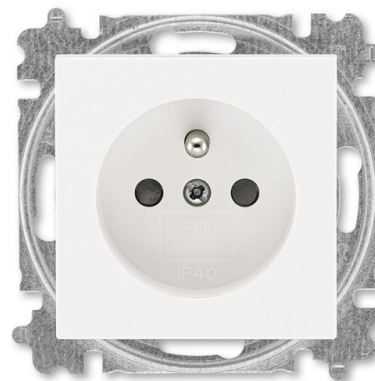

## POPIS

Stupeň krytí: IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

V případě samostatné instalace přístroje je nutné použít rámeček s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).

V případě instalace přístroje do vícenásobných kombinací je nutné použít standardní rámeček odpovídající násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podle pozice přístroje v rámečku je třeba použít ještě krajní nebo střední kryt rámečku s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).

K dispozici je též dvojnásobný rámeček s otvory 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta   | Kód produktu    |
|--|-----------------|
|  onyx       | 5519H-A02557 63 |
|  ocelová   | 5519H-A02557 69 |
|  titanová | 5519H-A02557 70 |