

# Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkem, s clonkami


**Kód produktu** 5519H-A02557 69

**Design** Levit®M

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** ocelová

**Status** Výběh

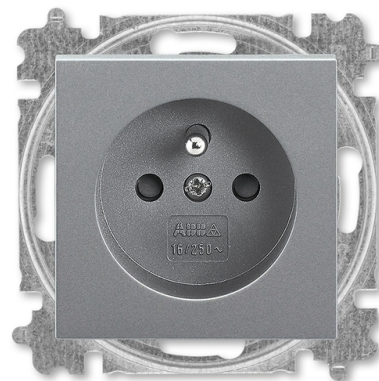

## POPIS

Stupeň krytí: IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).




V případě samostatné instalace přístroje je nutné použít rámeček s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).

V případě instalace přístroje do vícenásobných kombinací je nutné použít standardní rámeček odpovídající násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podle pozice přístroje v rámečku je třeba použít ještě krajní nebo střední kryt rámečku s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).

K dispozici je též dvojnásobný rámeček s otvory 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	onyx	5519H-A02557 63
	titanová	5519H-A02557 70
	perleťová	5519H-A02557 68