

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami


**Kód produktu** 5519H-A02357 63

**Design** Levit®M

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** onyx / kouřová černá

**Status** Výběh

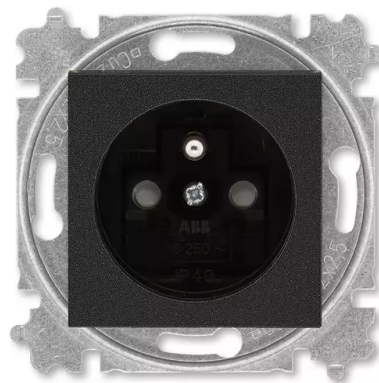

## POPIS

IP 40




16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta   | Kód produktu    |
|--|-----------------|
|  perleťová / ledová bílá    | 5519H-A02357 68 |
|  ocelová / kouřová černá   | 5519H-A02357 69 |
|  titanová / kouřová černá | 5519H-A02357 70 |