


# Zásuvka s USB nabíjením (USB-A + USB-C)

**Kód produktu** 5569T-A32357 242

**Design** Zoni®

**Varianta** pudrová

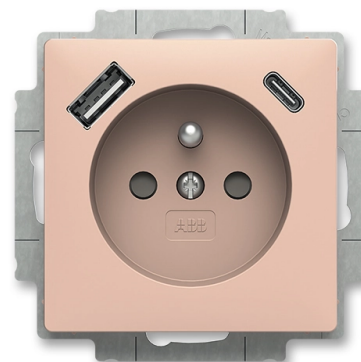

## POPIS

Pro současné používání zásuvky a nabíjení nebo napájení dvou mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu typu A nebo C.

Výstup USB-A: podpora nabíjecího protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.

Výstup USB-C: podpora nabíjecího protokolu USB PD (Power Delivery) s 3 A, Apple MFi s 2,4 A a BC 1.2 DCP s 1,5 A

Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.

Max. jmenovitý proud výstupu USB-A (druhý výstup nepoužít): 2,4 A

Max. jmenovitý proud výstupu USB-C (druhý výstup nepoužít): 3 A

Klidová spotřeba: 75 mW

Nelze používat k datovému přenosu.

Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C

Stupeň krytí: IP 20, SELV

Vestavná hloubka: 39,5 mm

Typová řada: 20 MUCB2USBAC

16 A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
Bílá	5569T-A32357 500
Matná Bílá	5569T-A32357 240
Šedá	5569T-A32357 241
Olivová	5569T-A32357 243
Greige	5569T-A32357 244
Matná Černá	5569T-A32357 237