


# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením (USB-A + USB-C)

**Kód produktu** 2CKA002017A1915  
**Typové číslo** 20 MUCB2USBAC-83-500  
**Design** Future® linear, Busch-axcent®  
**Řazení** 2P+PE  
**Varianta** hliníková stříbrná

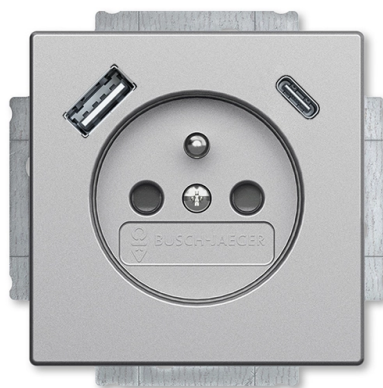

## POPIS

Pro současné používání zásuvky a nabíjení nebo napájení dvou mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu typu A nebo C.

Výstup USB-A: podpora nabíjecího protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.

Výstup USB-C: podpora nabíjecího protokolu

USB PD (Power Delivery) s 3 A, Apple MFi s 2,4 A a BC 1.2 DCP s 1,5 A

Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.

Jmen. proud jednoho výstupu (druhý výstup nepoužít): 3 A

Klidová spotřeba: 75 mW

Nelze používat k datovému přenosu.

Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C

Stupeň krytí: IP 20, SELV

Vestavná hloubka: 39,5 mm

Bezšroubové připojení vodičů.

Typová řada: 20 MUCB2USBAC

16 A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                              | Kód produktu    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  Antracitová     | 2CKA002017A1913 |
|  Slonová Kost    | 2CKA002017A1914 |
|  Studio Bílá     | 2CKA002017A1916 |
|  Ušlechtilá Ocel | 2CKA002017A1920 |
|  Mechová Bílá    | 2CKA002017A1918 |
|  Mechová Černá   | 2CKA002017A1919 |