


Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením (USB-A + USB-C)

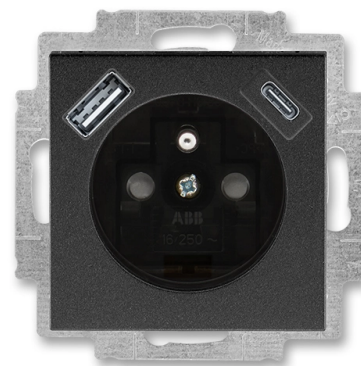

Kód produktu 5569H-A32357 63

Design Levit®M

Řazení 2P+PE

Varianta onyx / kouřová černá

POPIS

Pro současné používání zásuvky a nabíjení nebo napájení dvou mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu typu A nebo C.

Výstup USB-A: podpora nabíjecího protokolu Apple MFi s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.

Výstup USB-C: podpora nabíjecího protokolu

USB PD (Power Delivery) s 3 A, Apple MFi s 2,4 A a BC 1.2 DCP s 1,5 A

Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.

Jmen. proud jednoho výstupu (druhý výstup nepoužít): 3 A

Klidová spotřeba: 75 mW

Nelze používat k datovému přenosu.

Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C

Stupeň krytí: IP 20, SELV

Vestavná hloubka: 39,5 mm

Bezšroubové připojení vodičů.

Typová řada: 20 MUCB2USBAC

16 A, 230 V AC, 50/60 Hz

V případě samostatné instalace zásuvky je nutné použít rámeček s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).




V případě instalace zásuvky do vícenásobných kombinací je nutné použít standardní rámeček odpovídající násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podle pozice zásuvky v rámečku je třeba použít ještě krajní nebo střední kryt rámečku s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).

K dispozici je též dvojnásobný rámeček s otvory 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..).

Upevnění šrouby nebo drápky.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  perleťová / ledová bílá | 5569H-A32357 68 |
|  ocelová / kouřová černá | 5569H-A32357 69 |
|  titanová / kouřová černá | 5569H-A32357 70 |