


Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením (USB-A + USB-C)

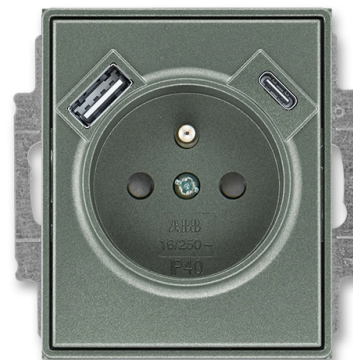

Kód produktu 5569E-A32357 34

Design Time®, Time® Arbo

Řazení 2P+PE

Varianta antracitová

POPIS

Pro současné používání zásuvky a nabíjení nebo napájení dvou mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu typu A nebo C.

Výstup USB-A: podpora nabíjecího protokolu Apple MFi s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.

Výstup USB-C: podpora nabíjecího protokolu

USB PD (Power Delivery) s 3 A, Apple MFi s 2,4 A a BC 1.2 DCP s 1,5 A

Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.

Jmen. proud jednoho výstupu (druhý výstup nepoužít): 3 A

Klidová spotřeba: 75 mW

Nelze používat k datovému přenosu.

Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C

Stupeň krytí: IP 20, SELV

Vestavná hloubka: 39,5 mm

Bezšroubové připojení vodičů.


Typová řada: 20 MUCB2USBAC

16 A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|---|-----------------|
|  Bílá / Ledová Bílá | 5569E-A32357 01 |
|  Bílá / Bílá | 5569E-A32357 03 |
|  Titanová | 5569E-A32357 08 |
|  Starostříbrná | 5569E-A32357 32 |
|  Šampaňská | 5569E-A32357 33 |
|  Ocelová | 5569E-A32357 36 |