


# Zdroj napájecí, SELV, 640 mA, řadový

**Kód produktu** 2CDG110167R0011

**Typové číslo** SV/S 30.640.3.1

**Varianta** s tlumivkou, 640 mA

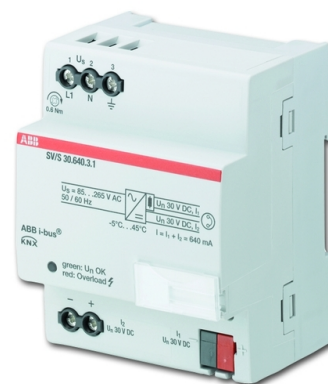

## POPIS

Napájecí zdroj se zabudovanou tlumivkou. Napěťový výstup je zkratuvzdorný a odolný vůči přetížení. Provozní dvoubarevná LED indikuje stav výstupu. Přístroj je vybaven druhým výstupem s pomocným napětím 30 V DC pro napájení další linie (v kombinaci se samostatnou tlumivkou).

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí

Výstup na druhou linii: připojovací svorkovnicí

Jmenovitý proud: 640 mA

Jmenovité napětí: 85 - 265 V AC, kmitočet 50/60 Hz

Výstupní napětí: 30 V DC +1/-2V, SELV

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v x š x h): 90 x 72 x 64 mm



Šířka: 4 M

Upevnění na lištu šíře 35 mm.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

1 M = cca 18 mm

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 s tlumivkou, 160 mA	2CDG110144R0011
 s tlumivkou, 320 mA	2CDG110166R0011